
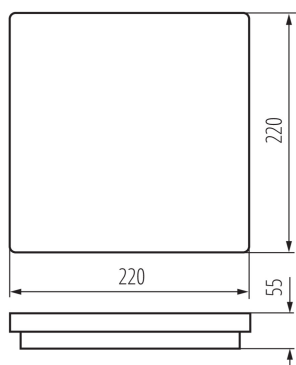


LED- Deckenleuchte

5905339329424

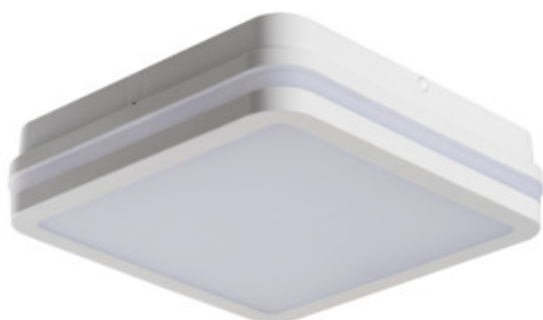

Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 220

Breite [mm]: 220

Höhe (mm): 55

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Gehäusematerial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1550

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 20000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 86

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷1,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

LED- Deckenleuchte



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 480

Grammatur [g]: 637

Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 23

Kartongewicht [kg]: 6.37

Kartonbreite [cm]: 32.5

Kartonhöhe [cm]: 25

Kartონlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.038188