


Verbindungsdose

Abox-i 1500-150²/5

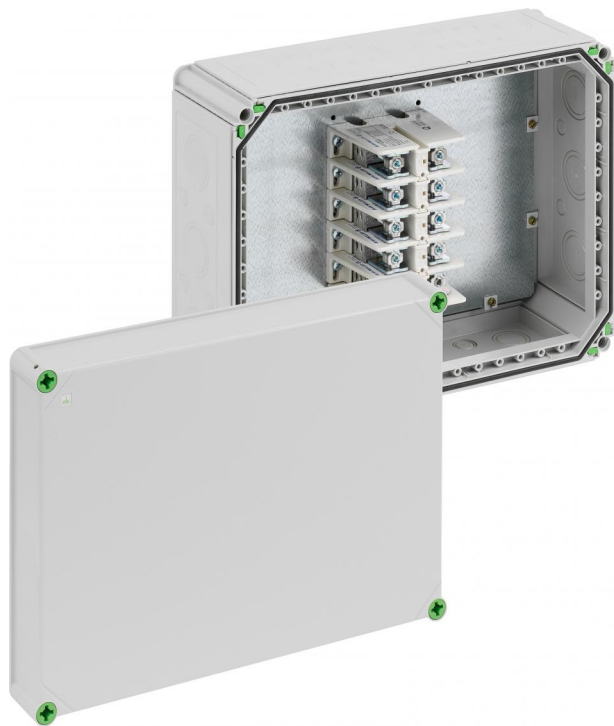

Abox-i 1500-150²/5

Verbindungsdose

Artikelnummer: 49048601

Maße: 440 x 320 x 179 mm

Verbindungsdose - Industrie Qualität -, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, je Pol bis 2 x 150² oder 4 x 70², passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

grau, 5-polig - 16 bis 150 mm², CU/AL



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Polzahl:	5
Schutzart:	IP65
Klasse Funktionserhalt:	ohne
max. Leiterquerschnitt:	150 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Länge:	320 mm
Breite:	440 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 Nm
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

GTi 1-g - Leergehäuse

GAB-ES - Außenbefestigungslasche

GFL 20 - Flansch

GFG 3 - Flanschsteg

GZE 3 - Zugentlastung

GKE 32 - Kabeleinführung

GKE 43 - Kabeleinführung

AKL 125 - Anschlußklemme

BST M20/sw - Belüftungsstutzen

BST M20 - Belüftungsstutzen