
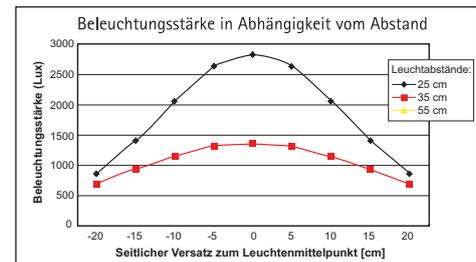
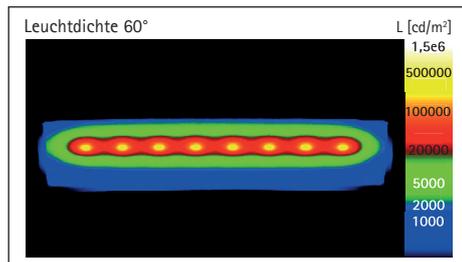


LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar

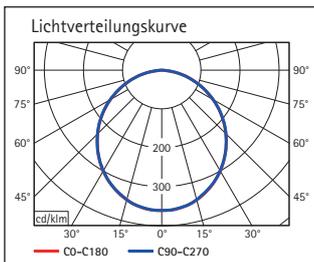

- Die Leistungsstärke unter den Kompakten
 - Flexibel: Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden
 - Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches, dabei hohe Lichtleistung
 - Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
 - Praktisch: Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
 - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
-
- Mit 24 LEDs: 8 warmweiße (3000 Kelvin) und 16 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
 - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
 - 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
 - Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
 - Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 6 Watt
 - Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000h
 - 1360 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 320 Lumen
 - Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche, Leuchtenkopf aus Kunststoff
 - Armlänge 35,7 cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 36 cm
 - Leuchtenkopf, 16 x 6 cm, dreh- und neigbar
 - Komfortable Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
 - Stabiler Fuß, 16,5 x 10,6 cm, aus Kunststoff mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Platzsparend und handlich
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Jede Leuchte und jede Lampe muss intensive Tests bestehen, um in das MAUL Programm aufgenommen zu werden
- Das hauseigene Entwicklungsteam mit optischem, elektronischem und mechanischem Schwerpunkt sowie unser Know How in Fertigungstechnik garantieren die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar
- Routinemäßig müssen Prototypen vielfältige Tests bestehen, im Haus und bei diversen Testhäusern oder Instituten. Beispielsweise werden:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
820 17	02 weiß	4002390069175	94052040	1,7 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22,0 x 13,5	0,967
820 17	32 atlantic blue	4002390080729	94052040	1,7 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22,0 x 13,5	0,967
820 17	52 lime	4002390080743	94052040	1,7 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22,0 x 13,5	0,967
820 17	90 schwarz	4002390079129	94052040	1,7 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,5 x 22,0 x 13,5	0,93