
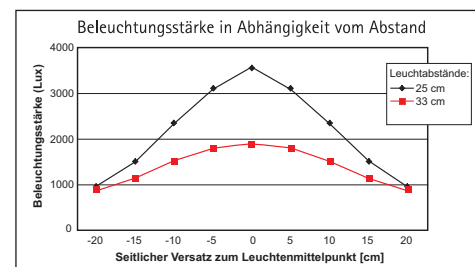
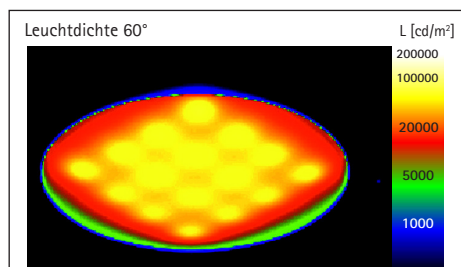
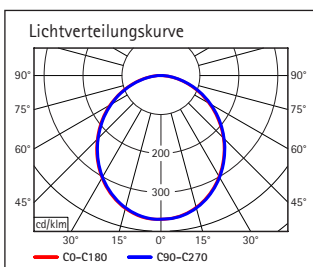


LED-Tischleuchte MAULjoy

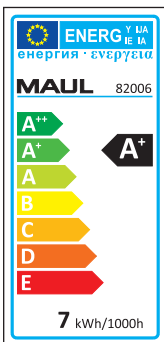

- Die fröhliche Tischleuchte in neuen Trendfarben
- Für jeden, der Farbe liebt, als Akzentfarbe oder für den Schüler-Schreibtisch
- Cool: Matte Oberfläche
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, Hohe Energie-Effizienz "A+"
- Klein, aber oho: Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Mit 16 LEDs, 3000 Kelvin, warmweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h
- 1880 Lux Beleuchtungsstärke bei 33 cm Abstand, Lichtstrom 480 Lumen
- Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
- Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche
- Armlänge 35,8 cm

- Höhe in normaler Arbeitsstellung 34 cm
- Leuchtenkopf, Ø ca. 11,8 cm, dreh- und neigbar
- Stabiler Fuß Ø 13,7 cm
- Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Lieferbar ab Ende Mai 2020
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat
- Im Team mit optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik wird die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULjoy garantiert
- Obligatorisch unterziehen wir Prototypen verschiedensten Tests, in und außer Haus bei unterschiedlichen Testhäusern oder Instituten. Unter anderem werden:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
820 06	23 touch of rose	4002390080644	94052040	1,8 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,0 x 14,0 x 14,0	0,951
820 06	32 atlantic blue	4002390080682	94052040	1,8 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,0 x 14,0 x 14,0	0,951
820 06	52 lime	4002390080668	94052040	1,8 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,0 x 14,0 x 14,0	0,951
820 06	90 schwarz	4002390080705	94052040	1,8 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	26,0 x 14,0 x 14,0	0,951