
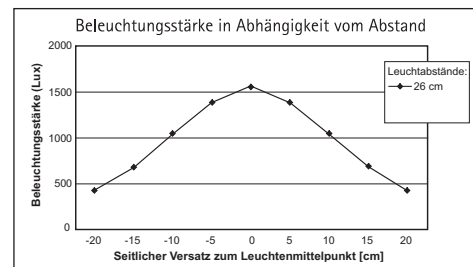
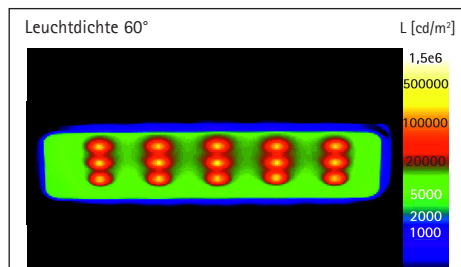


Akku LED-Leuchte MAULseven colour vario

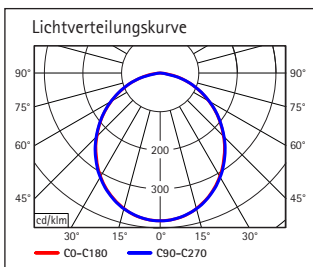

- Design pur: Formschöne, kabellose Leuchte für wenig Platz, wechselnde Arbeitsplätze oder für unterwegs
 - Netzunabhängiger Akkubetrieb, kein störendes Kabel, inklusive Micro-B USB-Anschluss und -Kabel
 - Mitnehmen, wo Licht gebraucht wird: Auf der Terrasse, am Küchentisch, im Keller, im Wohnmobil oder Hotel
 - Platzsparend zusammenklappbar, passt auch in Tasche oder Rucksack
 - Farbtemperatur einstellbar
 - Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
 - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Mit 15 LEDs: 5 warmweiße (3000 Kelvin) und 10 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
 - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
 - 20.000 Stunden Lebensdauer der LED
 - Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
 - Niedriger Energieverbrauch mit ca. 4 Watt, Gewichteter Energieverbrauch 4 kWh/1000h
 - 1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand, Lichtstrom 210 Lumen
 - Armlänge 25,3 cm, Höhe 27,2 cm, Leuchtenkopf, 21,7 x 5 cm, neigbar
 - Fuß, 6,2 x 5 cm, mit schreibtischschonender Unterlage
 - Lithium-Ionen-Akku, Laufzeit ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden
 - Komfortable Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß

- Micro-B USB-Anschluss an der Seite des Fußes
- Inklusive USB-Kabel, Länge ca. 94 cm
- Kann an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere) geladen werden
- Leuchte zusammengeklappt 26,3 x 5 x 6,2 cm
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Jede Leuchte und jede Lampe muss intensive Tests bestehen, um in das MAUL Programm aufgenommen zu werden
- Das hauseigene Entwicklungsteam mit optischem, elektronischem und mechanischem Schwerpunkt sowie unser Know How in Fertigungstechnik garantieren die Sicherheit der Akku LED-Leuchte MAULseven colour vario
- Routinemäßig müssen Prototypen vielfältige Tests bestehen, im Haus und bei diversen Testhäusern oder Instituten. Beispielsweise werden:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Gewicht	Nennkapazität Akku	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
818 01	23 touch of rose	4002390080972	94052040	410 g	1200 mAh	1 St.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	32 atlantic blue	4002390080996	94052040	410 g	1200 mAh	1 St.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	52 lime	4002390081016	94052040	410 g	1200 mAh	1 St.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	71 sandfarben	4002390069205	94052040	410 g	1200 mAh	1 St.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	84 grau	4002390069199	94052040	410 g	1200 mAh	1 St.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	90 schwarz	4002390069182	94052040	410 g	1200 mAh	1 St.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492