

Artikel-Nr.: LM85611

Deckenleuchte

(LIGHTME) LED GOLDINO Deckenleuchte (2-flammig)

2 x 5W/827

EAN-Code: 4020856856114



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Energieeffizienzklassen	
kompatibler Leuchtmittel	D-A++
Bemessungslebensdauer	25.000 Std.
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------	----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Länge	375 mm
Breite	200 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	760 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2 x 5,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	2 x 5,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	10 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	3-Stufen dimmbar (per Lichtschalter)
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	2 x 350 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	2 x 350 lm
Lampenlichtstromerhalt ²	70 %
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 244/2009


Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe



– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

3-Step Dimming:

Dimmen mit jedem herkömmlichen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten.

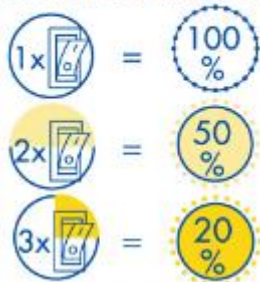

Abmessungsskizze LED LM85611

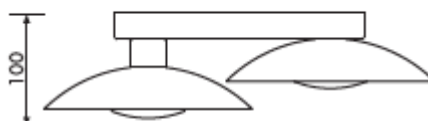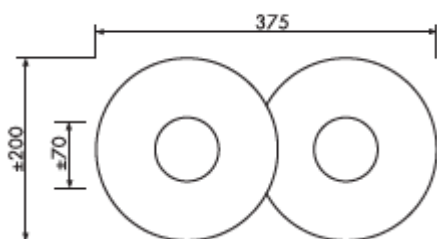

L: 375 mm
B: 200 mm
H: 100 mm

Farbspektrum

