



Artikel-Nr.: LM85615

Deckenleuchte

(LIGHTME) LED GOLDINO Deckenleuchte (5-flammig)

5 x 5W/827

EAN-Code: 4020856856152

Allgemeine Eigenschaften

- Leuchtmittel mitgeliefert? Ja
- Leuchtmittel austauschbar Ja
- Energieeffizienzklassen
- kompatibler Leuchtmittel D-A++
- Bemessungslebensdauer 25.000 Std.
- Drehbar Nein
- Schwenkbar Nein
- Anschlussart L/N/PE
- Material Aluminium/Kunststoff
- Betriebstemperaturbereich -20 bis +40° C

Umwelteeigenschaften

- Energieeffizienzklasse A+

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

LIGHTME LM85615

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++

A+

A

B

C

D

F

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A+**

874/2012

Produktabmessungen

- Länge 900 mm
- Breite 200 mm
- Höhe 1200 mm
- Gewicht 2550 g

Elektrische Kenndaten

- Spannung 220-240 V
- Netzfrequenz 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme 5 x 5,0 W
- Bemessungsleistungsaufnahme 5 x 5,0 W
- Gewichteter Energieverbrauch 25 kWh/1.000 h
- Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,5$
- Dimmbar? 3-Stufen dimmbar (per Lichtschalter)
- Zündzeit < 0,5 s
- Anlaufzeit¹ sofort voller Lichtstrom

Lichttechnische Eigenschaften

- Farbkennung 827
- Lichtfarbe Warmweiß
- Farbtemperatur 2700K
- Farbwiedergabe Ra 80
- Nennlichtstrom 5 x 350 lm
- Bemessungsnutzlichtstrom 5 x 350 lm
- Lampenlichtstromerhalt² 70 %
- Farbkonsistenz SDCM ≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 244/2009


Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

3-Step Dimming:

Dimmen mit jedem herkömmlichen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten.

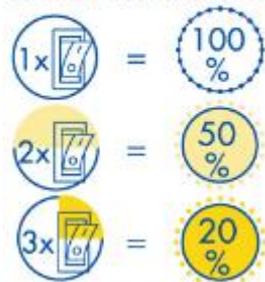

Abmessungsskizze LED LM85615

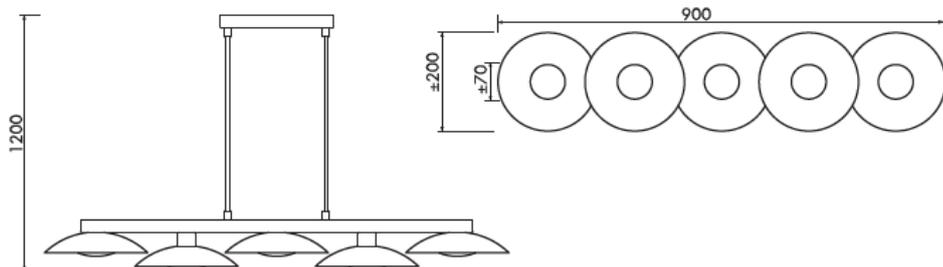

L: 900 mm
B: 200 mm
H: 1200 mm

Farbspektrum

