

# C30P/00-1E

## Kapazitive Sensoren




Micro Detectors

Italian Sensors Technology



Bilder rein Indikativ

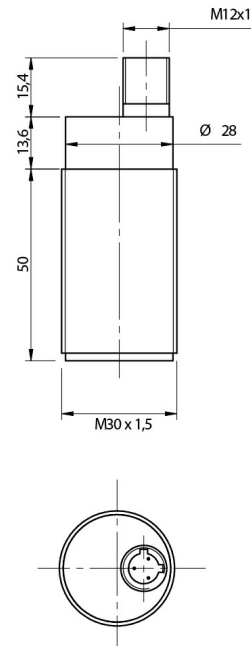

## Detektionseigenschaften

Nominale Tastweite Sn	2...16mm
Temperaturdrift	< 20%
Wiederholgenauigkeit	5%
Empfindlichkeitseinstellung	Ja
Hysterese	≤ 20%


## Ausgänge

Ausgangstyp	SCR
Ausgangsfunktion	NO/NC selectable
Schaltfrequenz	10Hz

## Elektrische Daten


Betriebsspannung	20...250Vac/50-60Hz
Leerlaufstrom	≤ 12mA
Laststrom	2,5A max (20ms)
Leckstrom	≤ 100µA
Spannungsabfall im Ausgang	10VAC @ IL≥200mA
Maximale Restwelligkeit	≤10%
LED-Anzeigen	Gelbe LED (Objekt erfasst)



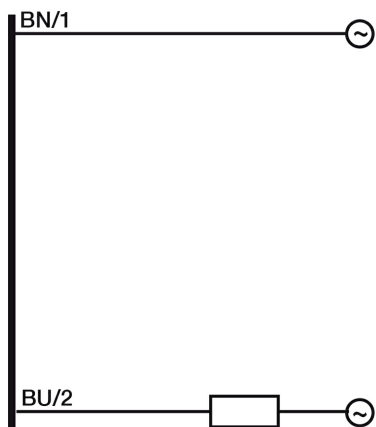

## CONNECTOR

---

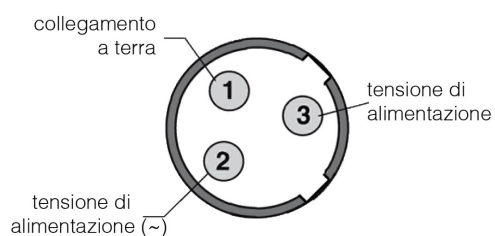

---

### M.D. Micro Detectors S.p.A.

Strada S. Caterina, 235

41122 Modena (MO)

Tel. 059 420411

Fax 059 253973

E-mail [info@microdetectors.com](mailto:info@microdetectors.com)

### Druckdatum

29/06/2020 16:26:09