


Mechanische Daten

Breite Erfassungsspalte	120mm
Tiefe Erfassungsspalte	95mm
Abmessungen	Width slot detection 120mm - Depth slot detection 95mm
Gewicht	103g
Material Gehäuse	Painted aluminium
Anschlüsse	M8 plug 4 pin
Material aktive Fläche	Polyamide/glass
Betriebstemperautur	- 20°C...+ 60°C
Lagertemperatur	- 30°C...+ 80°C


Test/Zertifizierungen

Zulassungen	CE UL
EMV-Kompatibilität	EN 60947-5-2
Schutzart	IP65

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS

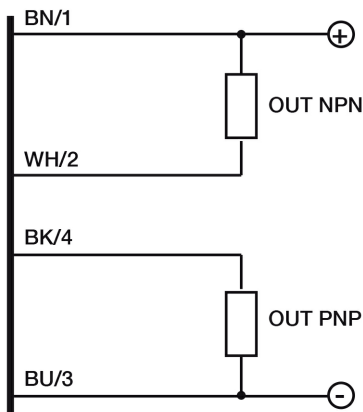

CONNECTOR

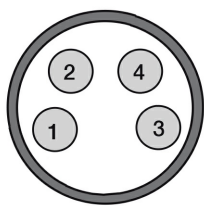

M.D. Micro Detectors S.p.A.

Strada S. Caterina, 235

41122 Modena (MO)

Tel. 059 420411

Fax 059 253973

E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

29/06/2020 16:13:13