



Artikel-Nr.: LM85604

Deckenleuchte

(LIGHTME) LED NIKKI Deckenleuchte (5-flammig)

5 x 5W/827

EAN-Code: 4020856856046



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?.....	Ja
Leuchtmittel austauschbar.....	Ja
Energieeffizienzklassen	
kompatibler Leuchtmittel.....	D-A++
Bemessungslebensdauer	25.000 Std.
Drehbar.....	Nein
Schwenkbar.....	Nein
Anschlussart.....	L/N/PE
Material.....	Aluminium/Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------------	----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

LIGHTME LM85604

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++	}
A+	
A	
B	
C	
D	
F	

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A+**

874/2012

Produktabmessungen

Länge	900 mm
Breite.....	200 mm
Höhe.....	100 mm
Gewicht	1890 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5 x 5,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	5 x 5,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	25 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	3-Stufen dimmbar (per Lichtschalter)
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	5 x 350 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	5 x 350 lm
Lampenlichtstromerhalt ²	70 %
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 244/2009


Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

3-Step Dimming:

Dimmen mit jedem herkömmlichen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten.

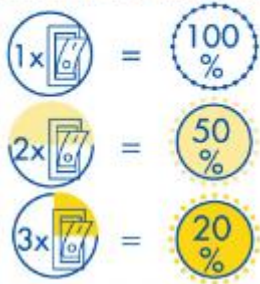

Abmessungsskizze LED LM85604

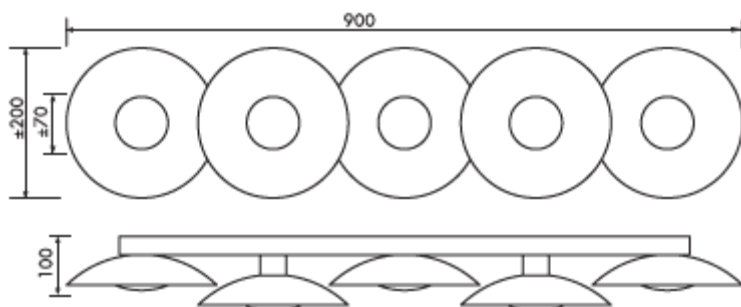

L: 900 mm
B: 200 mm
H: 100 mm

Farbspektrum

