

ROSETTE

geschlossene Form

Messing
vernickelt





Produktmerkmale

- Geschlossene Form
- Öffnung 90°

Technische Details

DIN 17670

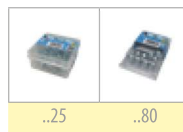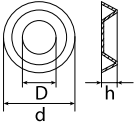

Art.-Nr.	Innendurchmesser unten (mm)	Außendurchmesser (mm)	Inhalt (Stück)	Inhalt (Stück)
455 411 5 ..	5,0	11,0		10
455 412 5 ..	4,8	12,7	100	10
455 413 6 ..	6,0	13,0		10

ROSETTE

geschlossene Form

Messing
blank




Produktmerkmale

- Geschlossene Form
- Öffnung 90°

Technische Details

DIN 17670

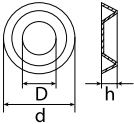

Art.-Nr.	Innendurchmesser unten (mm)	Außendurchmesser (mm)	Inhalt (Stück)	Inhalt (Stück)
456 115 ..	5,0	11,0		10
456 125 ..	5,0	12,5	50	10
456 136 ..	6,0	13,0		10