


HUAWEI MatePad Pro

DAS KREATIVE KRAFTPAKET.

DATENBLATT




2,5K FullView-Display mit 90% Screen-to-Body-Ratio

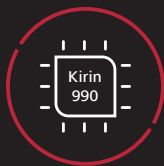

Starke Performance dank schnellem Prozessor



Lange Akkulaufzeit (12 Stunden Videowiedergabe)

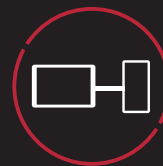

HUAWEI Share mit Multi-Screen-Funktion



Kabelloses Laden mit **Reverse-Charging-Funktion**

Google Apps sowie bestimmte andere Apps sind nicht verfügbar.

Diese Funktion wird nur auf bestimmten HUAWEI-Smartphones mit EMUI 10.0 oder höher und auf bestimmten Honor-Smartphones mit Magic UI 3.0 oder höher unterstützt. Die HUAWEI Mate 30-Serie (aktualisiert auf 10.0.0.191 oder höher) sind die ersten Patch-kompatiblen Smartphones. Andere Modelle werden später aktualisiert, um diese Funktion zu unterstützen. Weitere Informationen auf der offiziellen Website. Smart Magnetic Keyboard und HUAWEI M-pencil sind separat erhältlich.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



246 mm

159 mm



7,2 mm

DISPLAY

Größe: 27,43 cm (10,8")
Auflösung: 2560 x 1600 px (WQXGA), 280 ppi
Technologie: IPS

PROZESSOR

HiSilicon Kirin 990: 2 x Cortex-A76 Based @2.86 GHz, 2 x Cortex-A76 Based @2.09 GHz, and 4 x Cortex-A55 Based @1.86 GHz

BETRIEBSSYSTEM

Android™ 10.0, EMUI 10.1

SPEICHER

Intern: 6 GB RAM + 128 GB ROM
Intern: 8 GB RAM + 256 GB ROM
Extern: Erweiterbar um bis zu 256 GB durch NM Card

KAMERA

Rückkamera: 13 MP, F1.8, Autofokus
Frontkamera: 8 MP, F2.0
Blitz: Ja

AUDIO

Vier Lautsprecher und vier Kanäle
Geräuschunterdrückung über fünf Mikrofone
Harman/Kardon Verstärker

SENSOREN

Schwerkraft, Gyroskop, Umgebungslicht, Hall, Kompass, Statusanzeige

AKKU

Lithium-Polymer, 7250 mAh (typischer Wert) und 7150 mAh (Nennwert)
Stand-by-Zeit: ca. 333 Std.
Sprechzeit: ca. 40 Std. (nur LTE-Version)
Videowiedergabe: ca. 12 Std.
Surfen im Internet: ca. 11,5 Std.
Ladezeit: ca. 2,5 Std. (5 V/1 A Ladegerät)

NETZE (nur LTE-Version)

LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 Kann abhängig vom Netzwerk des lokalen Netzbetreibers DC unterstützen
GSM: B2/B3/B5/B8 (1900 MHz/1800 MHz/850 MHz/900 MHz)

VERBINDUNGEN

Wi-Fi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GB/5 GB
Funktionen: unterstützt WLAN-Hotspots (nur LTE) und Wi-Fi Direct
Verschlüsselung: unterstützt WPA, WPA2, WEP, and EAP
Bluetooth®: 5.1, kompatibel mit Bluetooth® 4.2, Bluetooth® 4.0 und Bluetooth® 2.1+EDR
Protokolle: MAP, AVRCP1.3, HOGP1.0, PBAP, A2DP, HFP1.6, OPP und HID
NFC: nur über das HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (separat erhältlich)
USB-Anschluss: USB Type-C™
USB-Funktionen: Laden, OTG, Netzwerkfreigabe und MTP/PTP

ANSCHLÜSSE UND TASTEN

Power-Taste, Lautstärke-Taste
Headset-Buchse: USB Type-C™ Stereo-Headset-Buchse, Standard 3,5

GEWICHT

460 g

UMFANG

- HUAWEI MatePad Pro
- Ladegerät
- Type-C™ Datenkabel
- 3,5 mm Headset-Buchse
- SIM-Werkzeug
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

LOGISTIK-INFO

PRODUKT

MatePad Pro Wifi Marx-W09DS 8G+256GB Midnight Gray
MatePad Pro Wifi Marx-W09BS 6G+128GB Midnight Gray
MatePad Pro LTE Marx-AL09BS 6G+128GB Midnight Gray

ARTIKELNR.

53010WLV
53010WLS
53010WLY

EAN-CODE

6901443373673
6901443373697
6901443373659

VERPACKUNG

Größe:
265 x 177,5 x 46 mm
Gewicht: 910 g