


# HUAWEI MatePad Pro

## DAS KREATIVE KRAFTPAKET.




**2,5K FullView-Display** mit 90% Screen-to-Body-Ratio

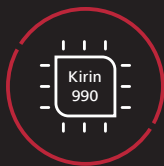

**Starke Performance** dank schnellem Prozessor



**Lange Akkulaufzeit** (12 Stunden Videowiedergabe)

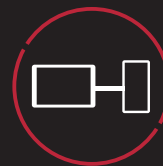

**HUAWEI Share** mit Multi-Screen-Funktion



Kabelloses Laden mit **Reverse-Charging-Funktion**

Google Apps sowie bestimmte andere Apps sind nicht verfügbar.


Diese Funktion wird nur auf bestimmten HUAWEI-Smartphones mit EMUI 10.0 oder höher und auf bestimmten Honor-Smartphones mit Magic UI 3.0 oder höher unterstützt. Die HUAWEI Mate 30-Serie (aktualisiert auf 10.0.0.191 oder höher) sind die ersten Patch-kompatiblen Smartphones. Andere Modelle werden später aktualisiert, um diese Funktion zu unterstützen. Weitere Informationen auf der offiziellen Website. Smart Magnetic Keyboard und HUAWEI M-Pencil sind separat erhältlich.

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



246 mm

159 mm

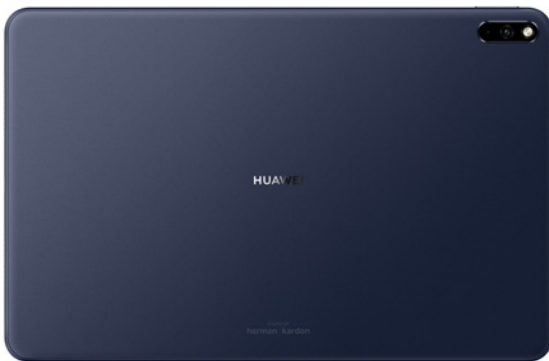

7,2 mm

## DISPLAY

Größe: 27,43 cm (10,8")  
Auflösung: 2560 x 1600 px (WQXGA), 280 ppi  
Technologie: IPS

## PROZESSOR

HiSilicon Kirin 990: 2 x Cortex-A76 Based @2.86 GHz, 2 x Cortex-A76 Based @2.09 GHz, and 4 x Cortex-A55 Based @1.86 GHz

## BETRIEBSSYSTEM

Android™ 10.0, EMUI 10.1

## SPEICHER

Intern: 6 GB RAM + 128 GB ROM  
Intern: 8 GB RAM + 256 GB ROM  
Extern: Erweiterbar um bis zu 256 GB durch NM Card

## KAMERA

Rückkamera: 13 MP, F1.8, Autofokus  
Frontkamera: 8 MP, F2.0  
Blitz: Ja

## AUDIO

Vier Lautsprecher und vier Kanäle  
Geräuschunterdrückung über fünf Mikrofone  
Harman/Kardon Verstärker

## SENSOREN

Schwerkraft, Gyroskop, Umgebungslicht, Hall, Kompass, Statusanzeige

## AKKU

Lithium-Polymer, 7250 mAh (typischer Wert) und 7150 mAh (Nennwert)  
Stand-by-Zeit: ca. 333 Std.  
Sprechzeit: ca. 40 Std. (nur LTE-Version)  
Videowiedergabe: ca. 12 Std.  
Surfen im Internet: ca. 11,5 Std.  
Ladezeit: ca. 2,5 Std. (5 V/1 A Ladegerät)

## NETZE (nur LTE-Version)

LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28  
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41  
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 Kann abhängig vom Netzwerk des lokalen Netzbetreibers DC unterstützen  
GSM: B2/B3/B5/B8 (1900 MHz/1800 MHz/850 MHz/900 MHz)

## VERBINDUNGEN

Wi-Fi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GB/5 GB  
Funktionen: unterstützt WLAN-Hotspots (nur LTE) und Wi-Fi Direct  
Verschlüsselung: unterstützt WPA, WPA2, WEP, and EAP  
Bluetooth®: 5.1, kompatibel mit Bluetooth® 4.2, Bluetooth® 4.0 und Bluetooth® 2.1+EDR  
Protokolle: MAP, AVRCP1.3, HOGP1.0, PBAP, A2DP, HFP1.6, OPP und HID  
NFC: nur über das HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (separat erhältlich)  
USB-Anschluss: USB Type-C™  
USB-Funktionen: Laden, OTG, Netzwerkfreigabe und MTP/PTP

## ANSCHLÜSSE UND TASTEN

Power-Taste, Lautstärke-Taste  
Headset-Buchse: USB Type-C™ Stereo-Headset-Buchse, Standard 3,5

## GEWICHT

460 g

## UMFANG

- HUAWEI MatePad Pro
- Ladegerät
- Type-C™ Datenkabel
- 3,5 mm Headset-Buchse
- SIM-Werkzeug
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

## LOGISTIK-INFO

### PRODUKT

MatePad Pro Wifi Marx-W09DS 8G+256GB Midnight Gray  
MatePad Pro Wifi Marx-W09BS 6G+128GB Midnight Gray  
MatePad Pro LTE Marx-AL09BS 6G+128GB Midnight Gray

### ARTIKELNR. EAN-CODE

53010WLV 6901443373673  
53010WLS 6901443373697  
53010WLY 6901443373659

### VERPACKUNG

Größe:  
265 x 177,5 x 46 mm  
Gewicht: 910 g