




Der 4K UHD Fernseher

Ultra scharfes Bild mit dem 4K UHD Fernseher. Durch die viermal höhere Auflösung als Full HD sehen Sie stets gestochen scharfe Bilder. Die 3840 x 2160 Pixel sorgen für ein ultimatives Fernseherlebnis.

Abbildung ähnlich

HDR TV

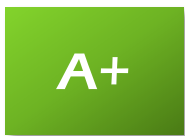

Energieeffizienzklasse A+
Leistungsaufnahme Ein-Zustand: 86
Energieverbrauch jährlich* (kWh): 125
Leistungsaufnahme Standby/Aus: < 0,5 Watt / -

139 cm (55 Zoll)
3840×2160 (4K UHD)
Schwarz



4K UHD ist der zukünftige Standard für unglaublichen Detailreichtum und Schärfe. Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor.



SmartTV bietet Zugriff auf ein großes Angebot an unterschiedlichsten Apps. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von der Social Media App bis zur Video App.



Sehen Sie Filme ganz authentisch. Dynamische Metadaten übermitteln genau die richtigen Helligkeitsstufen, so wie von Regisseuren vorgesehen.



Dolby Atmos entführt Sie in die Geschichte mit bewegtem Ton, der mit atemberaubendem Realismus um Sie herum fließt.



Steuern Sie Ihren TV ganz bequem mit Ihrer Stimme. Kommunizieren Sie mit Alexa über Amazon Echo oder Echo Dot. (*Amazon Echo und Echo Dot sind separat im Handel erhältlich)



Der digitale HD-Triple Tuner ermöglicht den Empfang von Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen.



Die PVR-ready Funktion ermöglicht die Aufnahme von Fernsehprogrammen auf ein externes USB Speichermedium.



Micro Dimming ist in der Lage, die Hintergrundbeleuchtung in besonders feinen Abstufungen zu regeln. Dadurch kann sie besonders weit herunter-geregelt werden, um einen noch bessern Schwarz-wert zu bekommen.



Super Resolution ist der Prozess der Hochskalierung und/oder der Verbesserung der Details innerhalb eines Bildes.



Der HDMI Anschluss ermöglicht die digitale Übertragung von Bild- und Tonmaterial über nur ein Kabel.

Bild	
Bildschirmdiagonale	139 cm (55 Zoll)
Auflösung	3840x2160 (4K UHD)
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel	178/178
Helligkeit (cd/m ²)	300
Dynamischer Kontrast	Ultra Contrast
Bildwiederholungsfrequenz	2200 TPQ
MEMC	Ja
WCG	-
HDR	Dolby Vision + HLG + HDR10
Super Resolution + Micro Dimming	Ja

Anschlussmöglichkeiten	
Antenneneingang	1x RF / 1x F-Stecker
HDMI	4x
SCART	-
USB Anschlüsse	2x
Composite Video / Audio In	via Side AV
Komponenteneingang (YPbPr)	via VGA
PC Eingang (D-Sub)	VGA (D-Sub)
PC-Audio	via Back AV
Digital Audio Out	Optisch
Kopfhörerausgang	1x
Subwoofer out (passiv)	-
LAN	1x Ethernet

Empfang / Übertragung	
Digitaler Fernsehempfang (DVB)	-T2 / -C / -S2
Commoninterface Typ	1x CI+ Schacht

Ton	
Ausgangsleistung (RMS)	2x 10 Watt
Tonformate	Dual Stereo/Nicam
Dolby Digital Plus	Ja
Tonbearbeitung	Dolby Atmos
Speaker Box	Ja
Integrierter Subwoofer	-
DTS	Ja

SmartTV	
Portal	Linux
Open Browser & HbbTV & DLNA	Ja
Prime Video, Netflix	Ja
Google Assistant	integriert
Alexa	kompatibel
Smartphone / Tablet App	Ja
Media Share 2.0	Ja

Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	86 Watt
Energieverbrauch in kWh/Jahr	125
Leistungsaufnahme Standby/Aus	< 0,5 Watt / -
Stromversorgung	AC220-240V 50Hz

Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB
Video: mpg / mpeg, dat, vob, mkv, mp4 / m4a / m4v, mov, flv, 3gp / 3gpp, ts / m2ts, rmvb / rm, avi, asf / wmv
Audio: mp3, wma, wav, aac, m4a, ogm / ogg
Foto: jpg / jpeg, bmp, png, gif, tiff / tif

Komfort / Ausstattung	
Bildverbesserung	Dig. Rauschreduktion
HD+	6 Monate gratis
Gaming Modus	Ja
Shopmodus	Ja
KI Modus	-
Nahbedientasten	Ja
Mehrsprachige Menüführung (OSD)	Ja
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	Ja
Videotext	Top-/FasText
MediaPlayer	Ja
Sleep Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Einfacher Hotelmodus	Ja
Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)	Ja
USB Cloning	Ja
PVR-Ready / Timeshift	Ja
Netzschalter	-
12V Anschluss	-
WLAN	integriert
Bluetooth (Audio)	integriert
HDMI CEC + ARC	Ja

Integrierter DVD-Player
-

Sonstiges:
Technische Daten können sich ändern.

Abmessungen/ Logistikdaten	
Artikelnummer	10129604
EAN-Code	5055862329658
VESA*	M6 200x200
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht	1237 x 751x 221 /18,5kg
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht ohne Fuß	1237 x 715 x 66
Kartonmaße* (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät	1369 x 860x 154 /23,5kg
* in mm	

Lieferumfang/ Zubehör	
12 V Car Adapter	-
Fernbedienung / Batterien	1x / 2x AAA