




Der 4K UHD Fernseher

Ultra scharfes Bild mit dem 4K UHD Fernseher. Durch die viermal höhere Auflösung als Full HD sehen Sie stets gestochen scharfe Bilder. Die 3840 x 2160 Pixel sorgen für ein ultimatives Fernseherlebnis.

Abbildung ähnlich

HDR TV

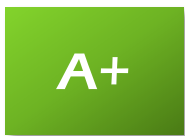

Energieeffizienzklasse A+
 Leistungsaufnahme Ein-Zustand: 118
 Energieverbrauch jährlich* (kWh): 172
 Leistungsaufnahme Standby/Aus: < 0,5 Watt / -

164 cm (65 Zoll)
3840×2160 (4K UHD)
Schwarz



4K UHD ist der zukünftige Standard für unglaublichen Detailreichtum und Schärfe. Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor.



SmartTV bietet Zugriff auf ein großes Angebot an unterschiedlichsten Apps. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von der Social Media App bis zur Video App.



Mit dem Netflix Button schnell und unkompliziert auf zahlreiche Video-On-Demand Inhalte zugreifen - Genießen Sie diesen Service rund um die Uhr.



Prime Video - Tausende Filme und Serien zum Streamen oder Downloaden



Sehen Sie Filme ganz authentisch. Dynamische Metadaten übermitteln genau die richtigen Helligkeitsstufen, so wie von Regisseuren vorgesehen.



Dolby Atmos entführt Sie in die Geschichte mit bewegtem Ton, der mit atemberaubendem Realismus um Sie herum fließt.



Die PVR-ready Funktion ermöglicht die Aufnahme von Fernsehprogrammen auf ein externes USB Speichermedium.



Micro Dimming ist in der Lage, die Hintergrundbeleuchtung in besonders feinen Abstufungen zu regeln. Dadurch kann sie besonders weit herunter-geregelt werden, um einen noch bessern Schwarz-wert zu bekommen.



Super Resolution ist der Prozess der Hochskalierung und/oder der Verbesserung der Details innerhalb eines Bildes.



Der HDMI Anschluss ermöglicht die digitale Übertragung von Bild- und Tonmaterial über nur ein Kabel.

*Auf Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs, an 365 Tagen

Bild	
Bildschirmdiagonale	164 cm (65 Zoll)
Auflösung	3840x2160 (4K UHD)
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel	178/178
Helligkeit (cd/m ²)	350
Dynamischer Kontrast	Ultra Contrast
Bildwiederholungsfrequenz	2200 TPQ
MEMC	Ja
WCG	-
HDR	Dolby Vision + HLG + HDR10
Super Resolution + Micro Dimming	Ja

Anschlussmöglichkeiten	
Antenneneingang	1x RF / 1x F-Stecker
HDMI	4x
SCART	-
USB Anschlüsse	2x
Composite Video / Audio In	via Side AV
Komponenteneingang (YPbPr)	via VGA
PC Eingang (D-Sub)	VGA (D-Sub)
PC-Audio	via Back AV
Digital Audio Out	Optisch
Kopfhörerausgang	1x
Subwoofer out (passiv)	-
LAN	1x Ethernet

Empfang / Übertragung	
Digitaler Fernsehempfang (DVB)	-T2 / -C / -S2
Commoninterface Typ	1x CI+ Schacht

Ton	
Ausgangsleistung (RMS)	2x 12 Watt
Tonformate	Dual Stereo/Nicam
Dolby Digital Plus	Ja
Tonbearbeitung	Dolby Atmos
Speaker Box	Ja
Integrierter Subwoofer	-
DTS	Ja

SmartTV	
Portal	Linux
Open Browser & HbbTV & DLNA	Ja
Prime Video, Netflix	Ja
Google Assistant	kompatibel
Alexa	integriert
Smartphone / Tablet App	Ja
Media Share 2.0	Ja

Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	118 Watt
Energieverbrauch in kWh/Jahr	172
Leistungsaufnahme Standby/Aus	< 0,5 Watt / -
Stromversorgung	AC220-240V 50Hz

Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB	
Video:	mpg / mpeg, dat, vob, mkv, mp4 / m4a / m4v, mov, flv, 3gp / 3gpp, ts / m2ts, rmvb / rm, avi, asf / wmv
Audio:	mp3, wma, wav, aac, m4a, ogm / ogg
Foto:	jpg / jpeg, bmp, png, gif, tiff / tif

Komfort / Ausstattung	
Bildverbesserung	Dig. Rauschreduktion
HD+	-
Gaming Modus	Ja
Shopmodus	Ja
KI Modus	-
Nahbedientasten	Ja
Mehrsprachige Menüführung (OSD)	Ja
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	Ja
Videotext	Top-/FasText
MediaPlayer	Ja
Sleep Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Einfacher Hotelmodus	Ja
Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)	Ja
USB Cloning	Ja
PVR-Ready / Timeshift	Ja
Netzschalter	-
12V Anschluss	-
WLAN	integriert
Bluetooth (Audio)	integriert
HDMI CEC + ARC	Ja

Integrierter DVD-Player	
	-

Sonstiges:	
Technische Daten können sich ändern.	

Abmessungen/ Logistikdaten	
Artikelnummer	10129606
EAN-Code	5055862329719
VESA*	M6 400x200
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht	1456 x 875 x 251
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht ohne Fuß	1456 x 840 x 72
Kartonmaße* (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät	1620 x 1010 x 165
* in mm	

Lieferumfang/ Zubehör	
12 V Car Adapter	-
Fernbedienung / Batterien	1x / 2x AAA