



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Handkreissäge

TE-CS 18/190 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4331210

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825641547

Die Einhell Akku-Handkreissäge TP-CS 18/190 Li BL- Solo ist ein Mitglied der Power X-Change-Serie und kompatibel mit allen Einhell Führungsschienen. Der bürstenlose Motor liefert mehr Power und eine längere Laufzeit. Einfach zu bedienen ist die Säge durch die werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe/Neigungswinkel) sowie durch den einfachen Sägeblattwechsel per Spindelarreterung. Der Spaltkeil passt sich der Schnitttiefe an, der Parallelanschlag und das Hartmetall-Sägeblatt sorgen für exakte Schnitte. Der große Griffbügel bietet ermüdungsfreies Arbeiten, das LED-Licht optimale Ausleuchtung. Der hochwertige Säge Tisch ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Staubsaugeradapter versehen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Großer Griffbügel für ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED
- Hochwertiger Säge Tisch aus Aluminium
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarreterung
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für saubere Schnitte
- Sägeblatt mit 20mm und 30mm Innendurchmesser verwendbar
- Staubsaugeradapter für einen sauberen Arbeitsplatz
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Parallelanschlag für exakte Schnitte
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Drehzahl | 3800 min ⁻¹ |
| - Sägeblatt | Ø190 x Ø20 mm |
| - Anzahl Sägezähne | 24 STK |
| - Schnitttiefe bei 90° | 65 mm |
| - Schnitttiefe bei 45° | 45 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 3.23 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.52 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 380 x 230 x 320 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9.41 kg |
| - Maße Exportkarton | 475 x 395 x 340 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 846 1756 2132 |

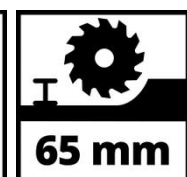

Als Sonderzubehör erhältlich



Führungsschiene Alu 2x1000mm
Handkreissägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502118
EAN-Code: 4006825632675
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Sägebl HM Mit-Dü 190x30 Z30
Handkreissägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49586956
EAN-Code: 4009315869568
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	18
2.0 Ah	24
2.5 Ah	30
3.0 Ah	37
4.0 Ah	49
5.2 Ah	63
6.0 Ah	73
8.0 Ah	98

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Spanplatte 19mm