



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Handkreissäge

**TE-CS 18/165-1 Li - Solo**

**Art.-Nr.: 4331207**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825647556

Die Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/165-1 Li-Solo ist klein, leicht und handlich und zudem ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Lithium-Ionen-Technologie bietet starke Akkus, die bei jedem Power X-Change-Gerät Verwendung finden. Die Handkreissäge kann ohne Werkzeug in Schnitttiefe und Neigungswinkel eingestellt werden. Durch die Spindelarreterierung ist ein einfacher Wechsel von Sägeblättern mit 20mm Bohrung möglich. Für den optimalen Durchblick sorgen die hochwertigen LEDs zum Ausleuchten sowie der Staubabsaugadapter für Sauberkeit im Schnittbereich. Die TE-CS 18/165-1 Li-Solo ist mit der separat erhältlichen Einhell Führungsschiene kompatibel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Klein, leicht und handlich - für angenehmes Arbeiten
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Staubabsaugadapter für einen sauberen Arbeitsplatz
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarreterierung
- Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Hochwertiger Säge Tisch aus Aluminium
- Qualitativ hochwertiges Sägeblatt ist im Lieferumfang inkludiert
- Verwendung eines Sägeblatts mit 20mm Bohrung möglich
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)





## Technische Daten

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Akku                 | 0 mAh                  |
| - Drehzahl             | 4200 min <sup>-1</sup> |
| - Sägeblatt            | Ø165 x Ø20 mm          |
| - Anzahl Sägezähne     | 18 STK                 |
| - Schnitttiefe bei 90° | 54 mm                  |
| - Schnitttiefe bei 45° | 35 mm                  |
| - Anzahl Akkus         | 0 STK                  |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 2.6 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 3.342 kg           |
| - Maße Einzelverpackung           | 315 x 200 x 285 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 7.91 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 420 x 340 x 310 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1260   2620   3070 |

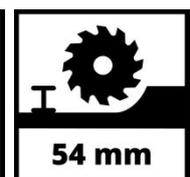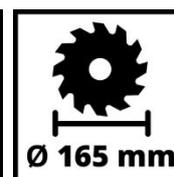

## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Führungsschiene Alu 2x1000mm  
Handkreissägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4502118  
EAN-Code: 4006825632675  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory