



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Hobel

TE-PL 18/82 Li - Solo

Art.-Nr.: 4345400

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825645934

Der Einhell Akku-Hobel TE-PL 18/82 Li - Solo ist ein leistungsstarker Handhobel für Anwendungen bis 2 mm Spantiefe. Große Messerwellen und eine massive Alu-Fußplatte sorgen für optimale, plane Ergebnisse. Die Fußplatte verfügt über eine V-Nute zum einfachen Fasen. Werkstücke und Hobel schützt der automatische Parkschuh. Ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten bietet der ergonomische Handgriff und der Softgrip. Im Lieferumfang inklusive ist ein Parallelanschlag, ein Falztiefenanschlag und ein TCT-Hobelmesser (Wendemesser) für eine hohe Oberflächengüte. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Reihe eingesetzt werden, empfohlen werden 2,5 Ah Plus-Akkus oder größer. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Leistungsstarker Handhobel für Anwendungen bis 2 mm Spantiefe
- Große Messerwelle für optimale Hobelergebnisse
- Schutz von Werkstück und Hobelmesser dank automatischem Parkschuh
- Massive Aluminium-Fußplatten für plane Arbeitsergebnisse
- Fußplatte mit 1 V-Nute zum einfachen Fasen von Kanten
- Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Dank Softgrip sichere und komfortable Handhabung
- Inkl. Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten
- Inkl. Falztiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Absätzen
- Inkl. 1x TCT-Hobelmesser (Wendemesser) für hohe Oberflächengüte
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Plus Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)





Technische Daten

- | | |
|---------------|-------|
| - Hobelbreite | 82 mm |
| - Hobeltiefe | 2 mm |
| - Falztiefe | 8 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.41 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3.07 |
| - Maße Einzelverpackung | 326 x 185 x 175 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 405 x 320 x 400 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1700 3600 4320 |

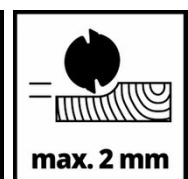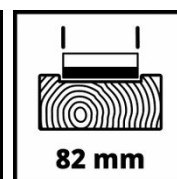

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory