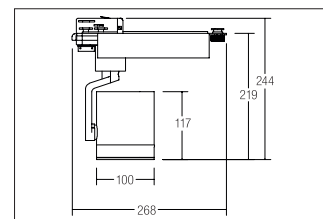


LED-Schienenstrahler CORE

Artikel-Nr. 88373185

LED-Schienenstrahler CORE, schwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 100 mm x 245 mm, Gewicht: 1,4 kg.

Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz).

Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.724lm, Farbtemperatur: 3500K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	88373185
Stand:	11.02.2021 23:20

Lichtfarbe	3500
Farbe	schwarz
Lichtstrom	2.724 lm
Systemeffizienz	85 lm/W
Abstrahlwinkel	36 °
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	32 W
Maße	L x B x H: 230 mm
Systemleistung	34 W
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Kopfverstellwinkel	180 °
Breite	230 mm
Höhe	245 mm