
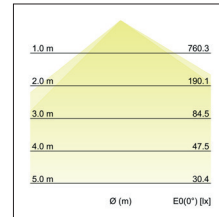
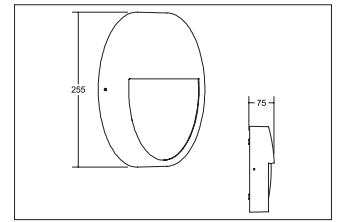


LED-Wandanbauleuchte EYE, IP65

Artikel-Nr. 10037183

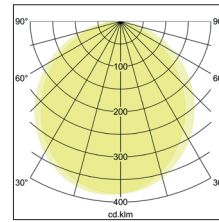

LED-Wandanbauleuchte EYE, IP65, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 3000 K auf 4000 K oder 5700 K. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 880lm, Farbtemperatur: 3000 bis 5700K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	10037183
Stand:	12.02.2021 12:35

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	110 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	880 lm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Höhe	70 mm
Außendurchmesser	250 mm