
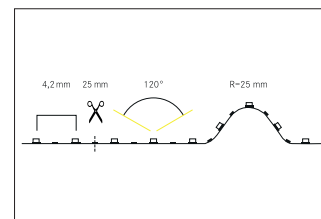


QualityFlex Select Flexplatine
5 m, CRI > 90, 19,2 W / m, IP00

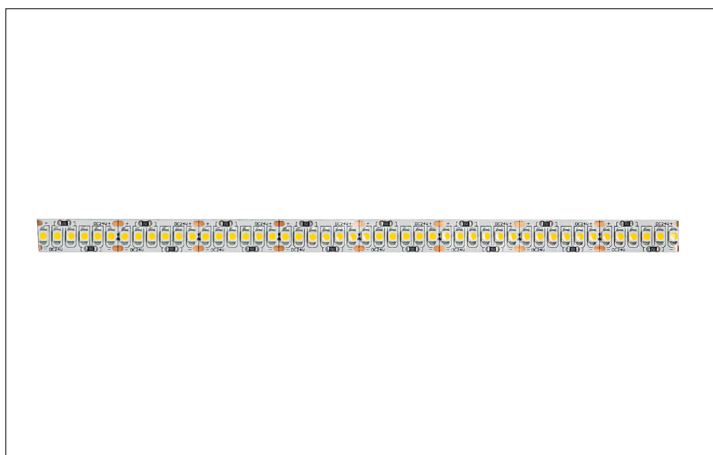

LED-Flexplatine 19,2W /m, LED-Weißlicht, 4100K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	15205004
Stand:	14.02.2021 02:27

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	4000
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.630 lm/m
Leistung	96 W
Lampenleistung je Meter	19,2 W/m
Leistung fix	96 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	25 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtfarbe	weiß
Short Pitch	4,2 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	240 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
max. Modullänge	5.000 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.