


LED-Wandanbauleuchte, IP54
Artikel-Nr. 10030693

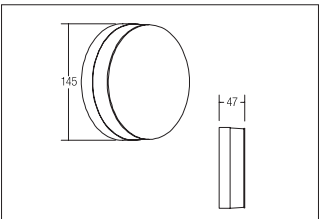

LED-Wandanbauleuchte, IP54, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Mit wechselbarer Frontplatte zur Lichtverteilung rein indirekt oder Lichtverteilung direkt / indirekt. Beide (magnetisch zu befestigende) Frontplatten sind zur bauseitigen Auswahl im Lieferumfang enthalten. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 665lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die

Artikel-Nr.	10030693
Stand:	12.02.2021 13:02

Lichtfarbe	3000
Farbe	silber
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	665 lm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Höhe	47 mm
Außendurchmesser	145 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.