


Plug & Light LED-Deckenanbauleuchte GRAMMO

**Artikel-Nr. 12703173**

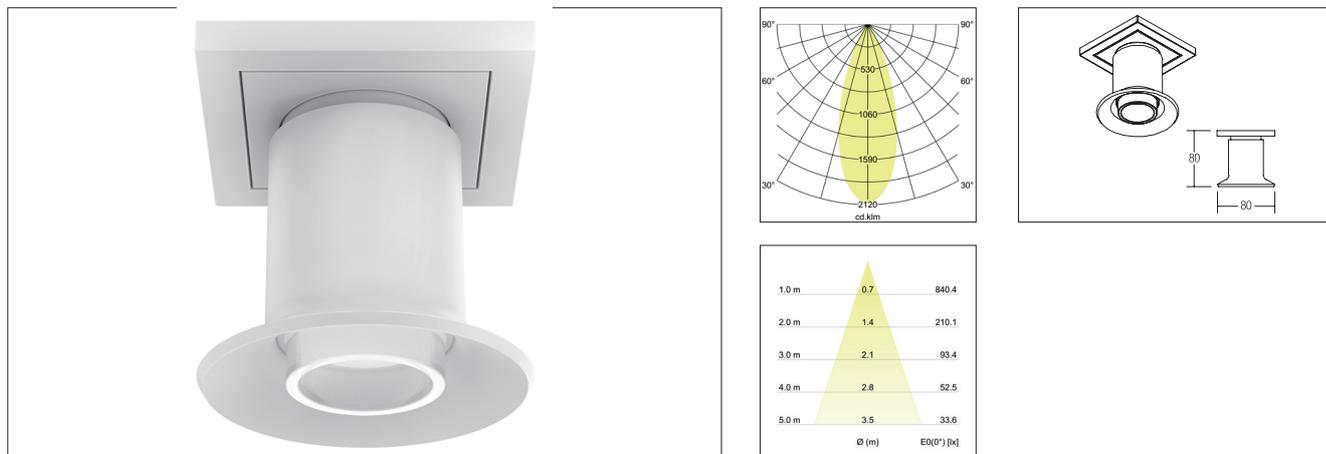

Plug & Light LED-Deckenanbauleuchte GRAMMO, strukturweiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Achtung: nur zu verwenden in Kombination mit dem Plug & Light-System der Firmen GIRA und JUNG. Dimmfunktion über entsprechende Komponenten aus dem Hause GIRA oder JUNG abrufbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 400lm, Abstrahlwinkel: 35°.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12703173</b>
<b>Stand:</b>	11.02.2021 18:36

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	35 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	8 W

Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 85
Spannung	12V
Lichtstrom	400 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III