
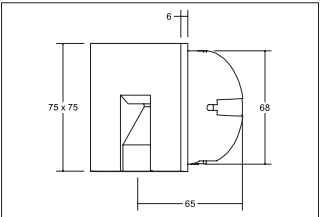


LED-Wandeinbauleuchte WALL KIT68, für Gerätedosen
Artikel-Nr. 10157073

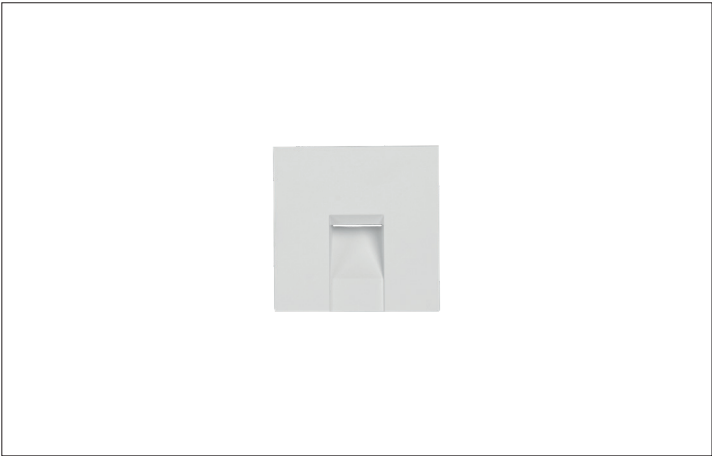

LED-Wandeinbauleuchte WALL KIT68, für Gerätedosen, weiß, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm). Kompatibel zu Kaiser-Gerätedosen für Hohlwandinstallation Art.-Nr. 9064-02 bzw. Betoninstallation Art.-Nr. 1556-04. Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 70lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	10157073
Stand:	14.02.2021 22:20

Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtfarbe	3000
Lichtstrom	70 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Leistung	1,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	schaltbar
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm

Spannung	230V AC 50Hz
Strom	500 mA
Lichtstrom	70 lm
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Länge	75 mm
Breite	75 mm
Höhe	50 mm
Maße	L x B x H: 78 x 78 x 50mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.