
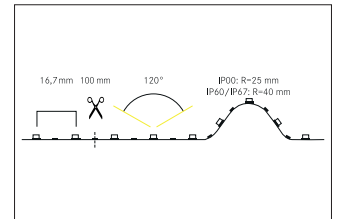


QualityFlex Select Flexplatine  
5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP60

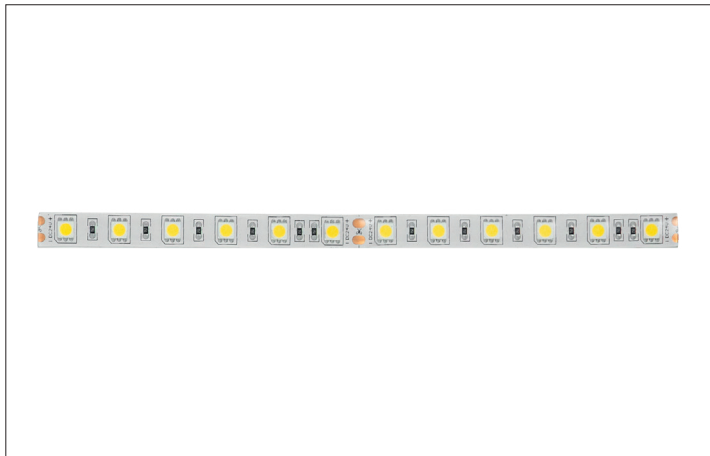

LED-Flexplatine 14,4W /m, LED-Weißlicht, 2700K, LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>15223027</b>
<b>Stand:</b>	14.02.2021 02:06

Energieeffizienzklasse	A
Lichtfarbe	2700
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.071 lm/m
Leistung	72 W
Lampenleistung je Meter	14,4 W/m
Leistung fix	72 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	3,2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Schutzart	IP60
Schutzklasse	III
Short Pitch	16,7 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
max. Modullänge	5.000 mm