
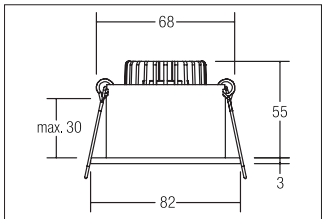


LED-Einbaudownlight, IP54
Artikel-Nr. 12266073

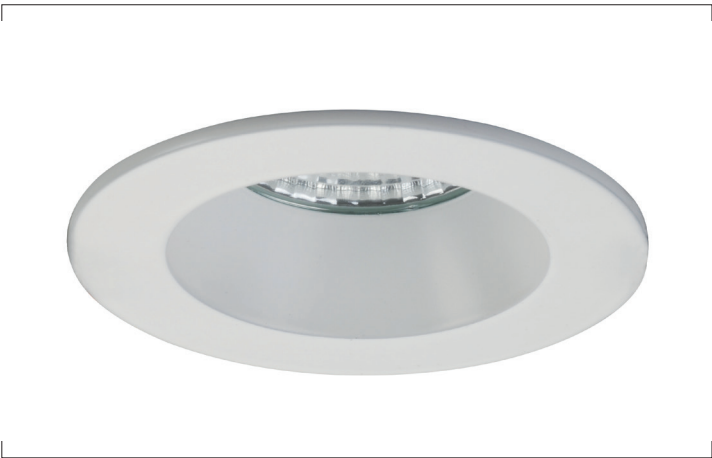

LED-Einbaudownlight, IP54, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 540lm, Farbtemperatur: 2700K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12266073
Stand:	16.02.2021 02:03

Lichtfarbe	2700
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	82 mm

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	58 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	540 lm
Schutzart	IP54*
Schutzklasse	III
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.