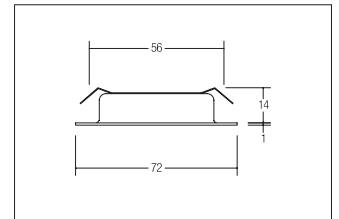
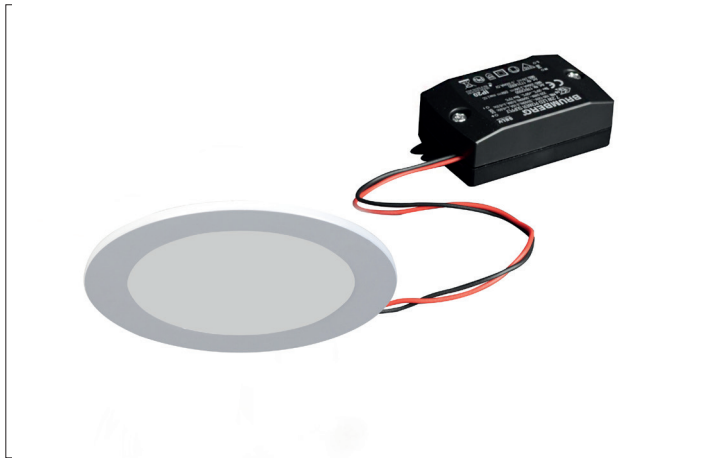


LED-Einbaudownlightset BB17, schaltbar

Artikel-Nr. 38370073

LED-Einbaudownlightset BB17, schaltbar, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 260lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	38370073		
Stand:	15.02.2021 22:06		
Lichtfarbe	3000	Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	weiß	Außendurchmesser	72 mm
Abstrahlwinkel	60 °	Einbaudurchmesser	56 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Einbautiefe	14 mm
Material	Stahl / Kunststoff	Spannung	230V AC 50Hz
Leistung	3 W	Lichtstrom	260 lm
Leuchtmittel	LED	Schutzart	IP20
Lieferung	inkl. 900 mm Verbindungsleitung zwischen Konverter und Leuchte	Schutzklasse	II
Farbwiedergabe	CRI > 80	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
		Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung