


QualityFlex Select Flexplatine  
5 m, CRI > 90, 9,6 W / m, IP00

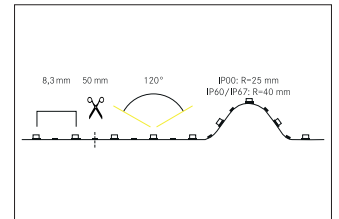

LED-Flexplatine 9,6W /m, LED-Weißlicht, 2700K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>15202027</b>
<b>Stand:</b>	14.02.2021 01:58

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	2700
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	770 lm/m
Leistung	48 W
Lampenleistung je Meter	9,6 W/m
Leistung fix	48 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	8 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtfarbe	weiß
McAdam-Step	McAdam-Step 5
Short Pitch	8,3 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
max. Modullänge	5.000 mm