


LED-Schiensenstrahler Wallwasher CORE

Artikel-Nr. 88387175

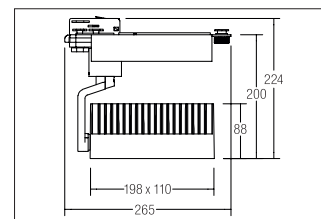

LED-Schiensenstrahler Wallwasher CORE, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Systemleistung: 43,2 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Abstrahlcharakteristik: Wide Flood, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen, inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz), Gewicht 2,3 kg. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 43,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.120lm, Farbtemperatur: 3500K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	88387175
Stand:	12.02.2021 00:17

Lichtfarbe	3500
Farbe	weiß
Lichtstrom	4.120 lm
Systemeffizienz	95 lm/W
Abstrahlwinkel	100 °
Material	Aluminium / Glas
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	40 W
Maße	L x B x H: 265 x 110 mm
Gewicht	2,495 kg
Systemleistung	43,2 W
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Kopfverstellwinkel	180 °
Länge	265 mm
Breite	110 mm
Höhe	200 mm