

LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/1-0 AG
210004982-00



Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 670 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	799 x 99 x 50

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDF 600-8/1-0 AG	LED-Flächenleuchte	Anthrazitgrau	D	210004982-00


Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/1-0 AG


210004982

Seite 2

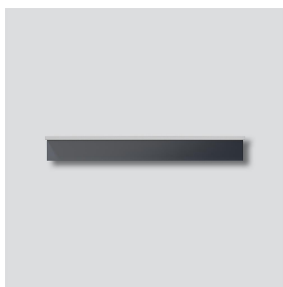

Zeichnungen / Montage

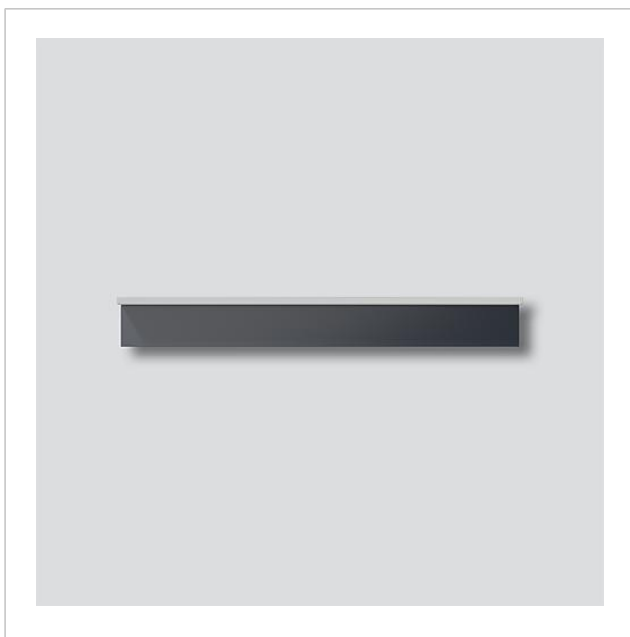

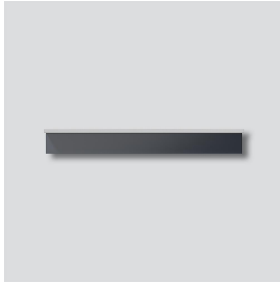

LED-Flächenleuchte
LEDF 600-8/1-0 AG

210004982

Seite 3

Weitere Dokumente

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Konformitätserklärung

97,6 kB

[herunterladen](#)