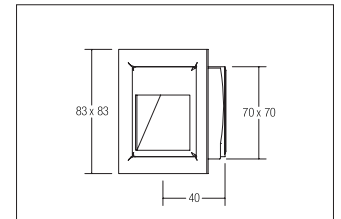


LED-Wandeinbauleuchte

Artikel-Nr. P3729W

LED-Wandeinbauleuchte, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. Zum Einbau in Hohlwände mittels Blattfeder (optionales Zubehör):

Einputzgehäuse 3702, Preis: brutto 8,70 € zzgl. MwSt.).

. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Stahl / Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 1,20W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 60lm, Farbtemperatur: 6500K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar.

Artikel-Nr.	P3729W		
Stand:	14.02.2021 21:24		
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	Einbaulänge	70 mm
Lichtfarbe	6500	Einbautiefe	40 mm
Lichtstrom	60 lm	Strom	350 mA
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Material	Stahl / Aluminium	Schutzart	IP20
Ausführung	Plug&Play	Schutzklasse	III
Leistung	1,2 W	Spannungsart	DC
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Einbaubreite	70 mm	Maße	LxBxH: 40x83x83 mm