
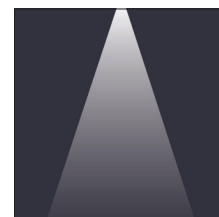


LED-Einbaudownlight
Artikel-Nr. 12384173

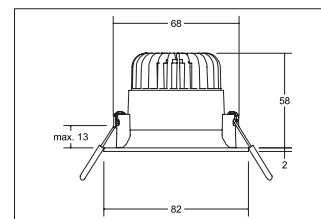

LED-Einbaudownlight, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 600lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr. 12384173
Stand: 16.02.2021 09:44

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	7 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige

Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	58 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	600 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung