


LED-Einbaudownlight inkl. optionalem Anbaugehäuse
Artikel-Nr. 12078073

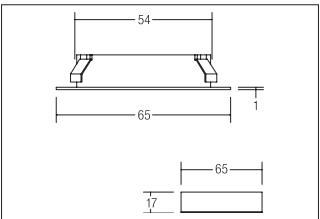

LED-Einbaudownlight inkl. optionalem Anbaugehäuse, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Diese Leuchte ist sowohl als Einbau- (Lochausschnitt: 54 mm, Einbautiefe: 16 mm) als auch als Anbauleuchte (Schraubabstand: 42 mm) zu verwenden.

. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 3,6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 350lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12078073
Stand:	14.02.2021 15:03

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	100 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	3,6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	65 mm

Einbaudurchmesser	54 mm
Einbautiefe	16 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	350 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	17 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.