


Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm

Artikel-Nr. 43003020

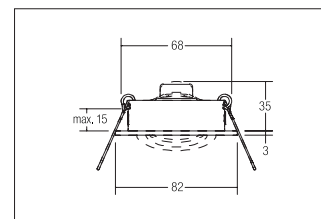

Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm, Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi-Verstärkers parallel angeschlossen werden.
 Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB),
 Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz,
 Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz,
 Nettogewicht: 0,1 kg
 Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.
 Auf Anfrage auch mit Blende in champagner matt oder schwarz lieferbar. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar, .

Artikel-Nr.	43003020
Preis	80,90 €
Stand:	18.03.2020 16:17

Farbe	chrom
Material	Aluminium / Stahl
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	35 mm

Schutzart	IP20
Spreng-ring	ohne Spreng-ring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25 °