


LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital)

Artikel-Nr. 17788000

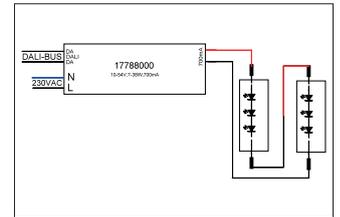

LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 700 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7-38W, Art der Dimmung: DALI-2, nicht abwärtskompatibel.

Artikel-Nr.	17788000
Stand:	12.02.2021 20:12

Konfektionierung	Plug&Play	Lieferung	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Leistung	7-38 W	Spannung	230V AC 50Hz
Strom	700 mA	Strom	700 mA
Art der Dimmung	DALI-2, nicht abwärtskompatibel	Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Dimmbereich	1-100 %	Schutzart	IP20
Material	Kunststoff	Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C	Spannungsart	DC
Messpunkt (tc)	max. +85 °C	Länge	146,5 mm
Leistung	7 - 38 W	Breite	44 mm
Maße	L 146,5 x B 44 x H 30 mm	Höhe	30 mm
Eingangsspannung	AC: 220-240 V, DC: 170-280 V		