


Deckeneinbauleuchte
Artikel-Nr. 3207.02

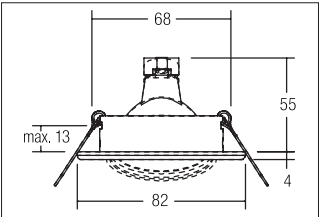

Deckeneinbauleuchte, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	3207.02
Stand:	14.02.2021 10:25

Farbe	chrom
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	82 mm
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W
Spannung	12V

Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC