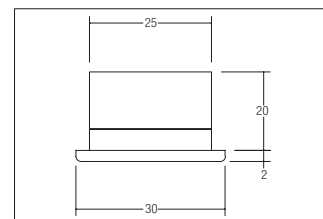


LED-Lichtpunkt, IP43

Artikel-Nr. P3654WW

LED-Lichtpunkt, IP43, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP43*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 1,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 40lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 15°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar.

Artikel-Nr.	P3654WW
Stand:	15.02.2021 20:28

Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtfarbe	3000
Lichtstrom	40 lm
Abstrahlwinkel	15 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	1 W
Leuchtmittel	LED

Einbaudurchmesser	25 mm
Einbautiefe	20 mm
Strom	350 mA
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP43*
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Außendurchmesser	30 mm