


Einbaustrahler
Artikel-Nr. 0070.25

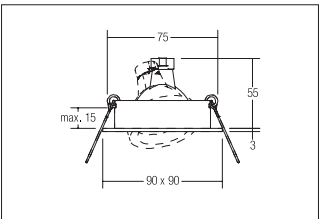

Einbaustrahler, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	0070.25
Stand:	15.02.2021 22:17

Farbe	aluminium	Spannung	12V
Länge	90 mm	Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Länge	90 mm
Art der Dimmung	sonstige	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Breite	90 mm	Schutzart	IP20
Bügel	5366	Schutzklasse	III
Einbaudurchmesser	75 mm	Schwenkwinkel	30 °
Einbautiefe	55 mm	Spannungsart	AC/DC
Material	Aluminium	Sprengring	ohne Sprengring
Ausführung	GX5,3	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leistung	max. 50 W		