


Einbaustrahler
Artikel-Nr. 1963.03

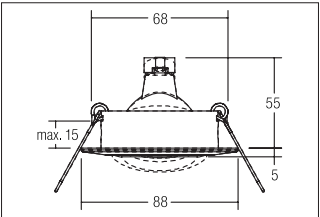

Einbaustrahler, chrom matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	1963.03
Stand:	14.02.2021 10:24

Farbe	chrom
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	88 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Guss
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W
Spannung	12V

Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Lieferung	inkl. Fassung mit Zuleitung 300 mm, ohne Sprengring
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Verstellbarkeit	schwenkbar

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.