


LED-Wand- & Deckenanbauleuchte, IP54
Artikel-Nr. 60108183

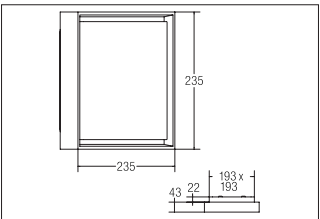

LED-Wand- & Deckenanbauleuchte, IP54, schwarz. Einbaumontage, Wandmontage. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.230lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

Artikel-Nr.	60108183
Preis	167,90 €
Stand:	19.03.2020 00:02

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	110 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Acryl
Leistung	14 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.230 lm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	235 mm
Breite	235 mm
Höhe-Tiefe	43 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung