
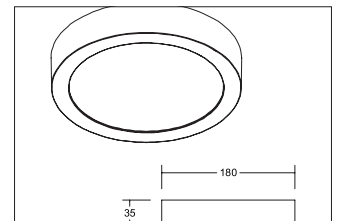


## LED-Anbaupanel Flat37

Artikel-Nr. 12245073

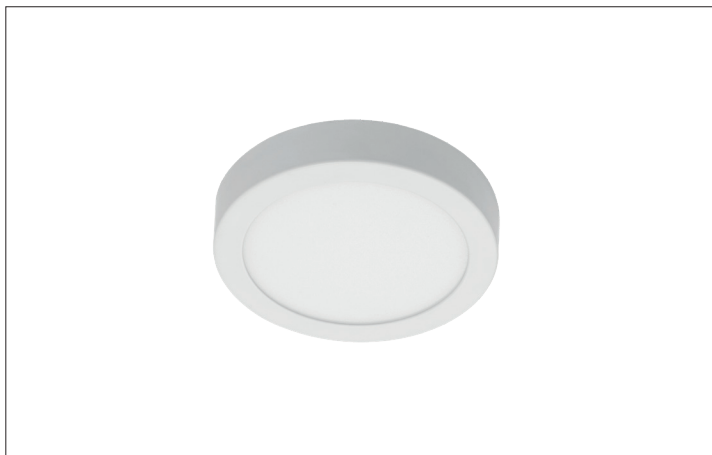

LED-Anbaupanel Flat37, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.290lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12245073</b>
<b>Preis</b>	74,90 €
<b>Stand:</b>	18.03.2020 21:50

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	100 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	18 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.290 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	37 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung