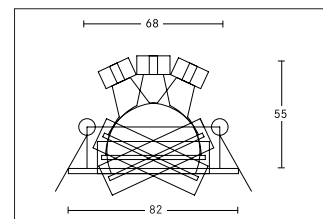


## Deckeneinbauleuchte

**Artikel-Nr. 3261.07**

Deckeneinbauleuchte, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>3261.07</b>
<b>Stand:</b>	14.02.2021 19:34

Farbe	weiß
Art der Dimmung	sonstige
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W
Spannung	12V

Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC