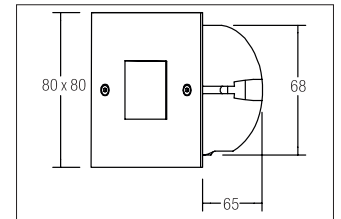


LED-Wandeinbauleuchte, IP20

Artikel-Nr. P3930W

LED-Wandeinbauleuchte, IP20, edelstahl, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. P3930WW: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, und Hohlwand-Montagedose Ø DA: 68 mm / Einbautiefe: 65 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Edelstahl / Acryl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,20W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 60lm, Farbtemperatur: 6500K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	P3930W
Stand:	14.02.2021 21:45

Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtfarbe	6500
Lichtstrom	60 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl / Acryl / Kunststoff
Leistung	1,2 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	65 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Maße	B x H: 80 x 80 mm