
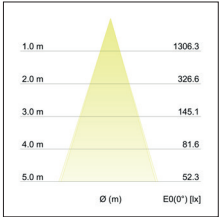
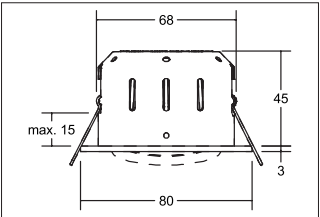


LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar
Artikel-Nr. 12293153

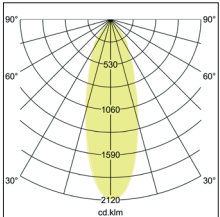

LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, nickel matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12293153
Stand:	16.02.2021 09:02

Lichtfarbe	3000	Einbaudurchmesser	68 mm
Farbe	nickel	Einbautiefe	45 mm
Abstrahlwinkel	36 °	Strom	350 mA
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Lichtstrom	550 lm
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff	Schutzart	IP20
Ausführung	Plug&Play	Schutzklasse	III
Leistung	5,5 W	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leuchtmittel	LED	Schwenkwinkel	15 °
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.