


## LED-Konverter 350mA, schaltbar Artikel-Nr. 17632000

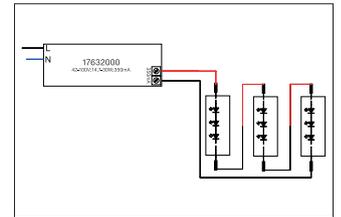

LED-Konverter 350mA, schaltbar. . Fassung: Plug&Play, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 14,7-30W, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>17632000</b>
<b>Stand:</b>	19.02.2021 13:46

Sekundärspannung	42 bis 86 V
Konfektionierung	Plug&Play
Leistung	14,7-30 W
Strom	350 mA
Breite	42,5 mm
Länge	137 mm
Höhe	29,5 mm
Ausgangsleistung	14,7 bis 30 W
Art der Dimmung	schaltbar
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	0 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. 85 °C
Leistung	14,7-30 W

Maße	L x B x H: 137 x 42,5 x 29,5 mm
Eingangsspannung	DC: 176-280 V AC: 100-240 V
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	350 mA
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Frequenz	50 Hz
Länge	137 mm
Breite	42,5 mm
Höhe	29,5 mm