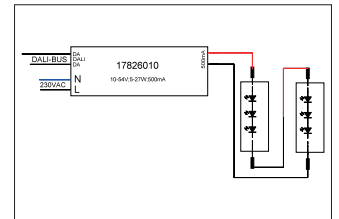


LED-Konverter 500 mA, DALI dimmbar (digital)

**Artikel-Nr. 17826010**

LED-Konverter 500 mA, DALI dimmbar (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm<sup>2</sup> geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 500 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 5-27W, Art der Dimmung: DALI-2, nicht abwärtskompatibel.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>17826010</b>		
<b>Stand:</b>	12.02.2021 21:11		
Konfektionierung	ohne	Eingangsspannung	AC: 220-240 V, DC: 170-280 V
Leistung	5-27 W	Spannung	230V AC 50Hz
Strom	500 mA	Strom	500 mA
Art der Dimmung	DALI-2, nicht abwärtskompatibel	Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Dimmbereich	1-100 %	Schutzart	IP20
Material	Kunststoff	Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C	Spannungsart	DC
Messpunkt (tc)	max. +85 °C	Länge	146,5 mm
Leistung	5 - 27 W	Breite	44 mm
Maße	L 146,5 x B 44 x H 30 mm	Höhe	30 mm