


Einbaudownlight
Artikel-Nr. 2117.03

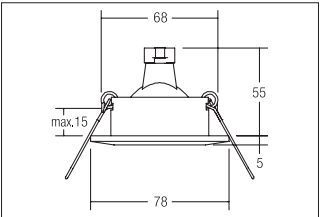

Einbaudownlight, chrom matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminiumguss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	2117.03
Stand:	14.02.2021 15:58

Farbe	chrom
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	78 mm
Bügel	5366
Cool Beam	Nein
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Aluminiumguss

Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar