


LED-Lichtpunkt, IP65
Artikel-Nr. 12053173

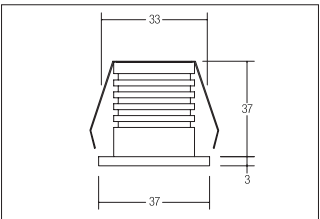

LED-Lichtpunkt, IP65, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 700 mA, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 120lm, Farbtemperatur: 3100K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12053173
Stand:	14.02.2021 18:04

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	45 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	3 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Außendurchmesser	37 mm
Einbaudurchmesser	33 mm
Einbautiefe	37 mm
Strom	700 mA
Lichtstrom	120 lm
Schutzart	IP65*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung