


LED-Einbaudownlight, IP44
Artikel-Nr. 12109023

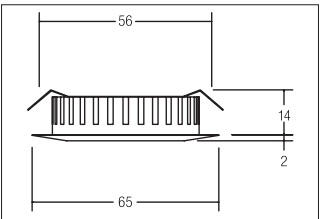

LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 255lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12109023
Stand:	14.02.2021 13:35

Lichtfarbe	3000	Außendurchmesser	65 mm
Farbe	chrom	Einbaudurchmesser	56 mm
Abstrahlwinkel	60 °	Einbautiefe	14 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Spannung	12V
Material	Zink-Druckguss / Kunststoff	Lichtstrom	255 lm
Leistung	3,4 W	Schutzart	IP44*
Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	III
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80	Höhe	3 mm
		Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.