
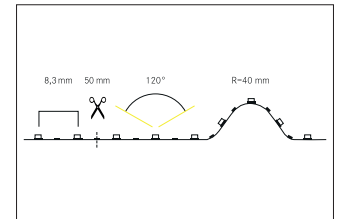


QualityFlex Select Flexplatine

5 m, CRI > 90, 28,8 W / m, IP00

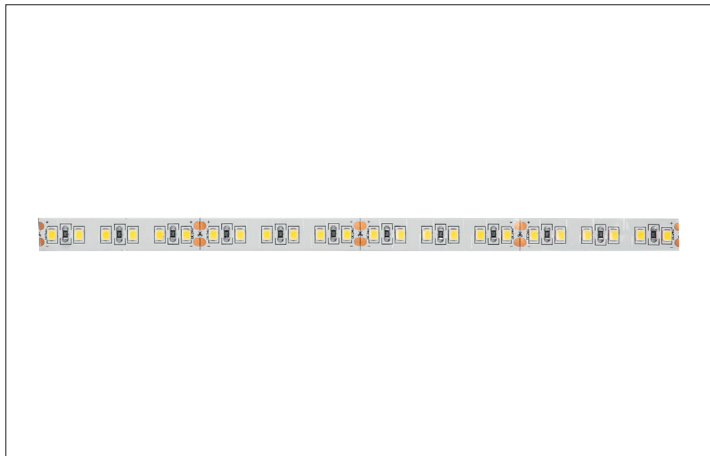

LED-Flexplatine 28,8W/ m, LED-Weißlicht, 3100K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Dekorativ-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	15206003		
Stand:	14.02.2021 03:56		
Energieeffizienzklasse	A+	Schutzart	IP00
Lichtfarbe	3000	Schutzklasse	III
Farbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtstrom je Meter	2.480 lm/m	Lichtfarbe	weiß
Leistung	144 W	Short Pitch	8,3 mm
Lampenleistung je Meter	28,8 W/m	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 Stk
Leistung fix	144 W	Spannung	24V
Abstrahlwinkel	120 °	Spannungsart	DC
Länge	5000 mm	Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Breite	10 mm	Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Höhe	1,4 mm	max. Modullänge	3.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm		